


装置組込みに最適！オムロンUPS

半導体製造装置やキオスク端末内への組込みなど、UPSの設置スペースは限られていることが多くあります。
オムロンのUPSなら組込みに最適なモデルをラインアップしているのです、用途やスペースに合わせてお選びいただくことができます！

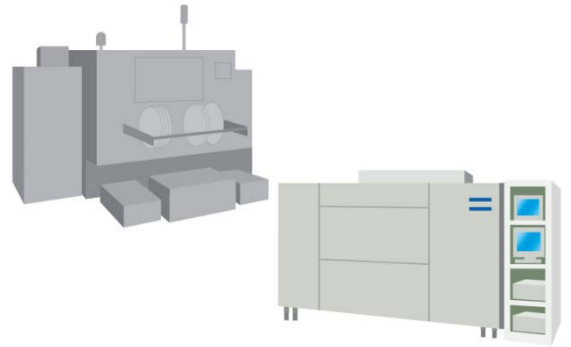

■ 端子台入出力

[常時インバータ給電方式]

- BA100T** 出力容量：1000VA／800W
メーカー希望小売価格：¥110,000（税抜価格）
- BA75T** 出力容量：750VA／600W
メーカー希望小売価格：¥96,000（税抜価格）
- BA100R** 出力容量：1000VA／800W
メーカー希望小売価格：¥110,000（税抜価格）



■ 軽量コンパクト

[ラインインタラクティブ方式]

- BN150T** 出力容量：1500VA／1350W **外形寸法：W172×D415×H225mm**
メーカー希望小売価格：¥120,000（税抜価格） **本体質量：約20kg**
- BN100T** 出力容量：1000VA／900W **外形寸法：W172×D415×H225mm**
メーカー希望小売価格：¥83,500（税抜価格） **本体質量：約20kg**
- BN75T** 出力容量：750VA／680W **外形寸法：W140×D359×H167mm**
メーカー希望小売価格：¥67,000（税抜価格） **本体質量：約11kg**
- BN50T** 出力容量：500VA／450W **外形寸法：W140×D359×H167mm**
メーカー希望小売価格：¥49,000（税抜価格） **本体質量：約11kg**



■ 200V仕様

[常時インバータ給電方式]

- BU5002RWL** 出力容量：5000VA／3500W
メーカー希望小売価格：¥896,400（税抜価格）
- BU3002RWL** 出力容量：3000VA／2100W
メーカー希望小売価格：¥522,700（税抜価格）
- BU2002RWL** 出力容量：2200VA／1400W
メーカー希望小売価格：¥332,600（税抜価格）
- BU1002RW** 出力容量：1000VA／800W
メーカー希望小売価格：¥200,000（税抜価格）
- BU3002SW** 出力容量：3000VA／2100W
メーカー希望小売価格：¥362,900（税抜価格）
- BU1002SW** 出力容量：1000VA／700W
メーカー希望小売価格：¥172,800（税抜価格）



オムロンUPSの便利な機能 「出力コンセント制御」

オムロンUPSの「出力コンセント制御」 [特許第3711557号]

UPSの出力コンセントを個別にOFF/ONすることが可能。ネットワーク機器やストレージを、停電時にはPCサーバより後に停止させ、電源復旧時には先に起動させることができます。また、停電時だけでなく、通常時も手動で出力停止/開始を制御できます。また起動時の突入電流対策としても有効です。


▽対応機種

[常時インバータ給電方式]

BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/

[ラインインタラクティブ方式]

BN300R/BN150R/BN75R/BN150XR/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T

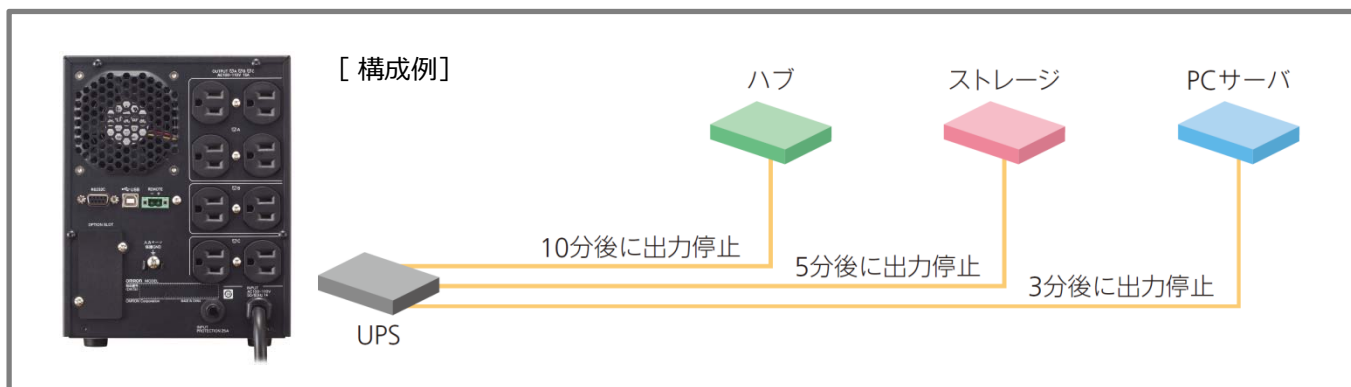

お問い合わせ先

オムロンソーシャルソリューションズ株式会社

IoTソリューション事業本部

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

TEL 03-6718-3644

■商品に関するお問い合わせ

オムロン電子機器カスタマサポートセンター

☎ 0120-77-4717 TEL 03-5781-3930

メールアドレス omron_support@omron.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

※祝祭日、当社の休日を除きます。

●ご用命・お問い合わせ